




## Podest de lucru modul individual, Tip: D

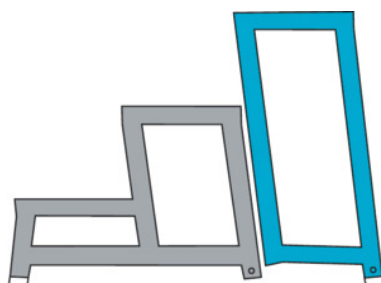

### Date comandă

Numărul de comandă	966150 D
GTIN	4003866402632
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

Construcție completă din metal ușor rezistentă la torsiune, coroziune și intemperii. Trepte din tablă striată de aluminiu 555×250 mm. Structură modulară pentru configurații modificabile și extensibile. Module anexabile cu 4 înălțimi diferite. Indicate ca modul de bază cu două trepte cu până la 3 trepte anexabile pentru utilizare mobilă. Anexare posibilă începând cu modulul tip B.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Descriere tehnică

Adâncime podest	0,8 m
Greutate combinație de module	9,2 kg
Standard	DIN EN 14183
Lățimea treptei	555 mm
Înălțimea platformei fără balustradă	0,6 m
Greutate modul individual	4,4 kg
Înălțime de lucru	2,6 m
Execuția treptelor	Treapta

Material	Construcție totală din metal ușor, trepte din tablă de aluminiu striată
Adâncime treaptă	250 mm
Combinăție de module	B+D
Accesibilitate	cu un singur tăiș
Număr de trepte, inclusiv platformă	3
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru