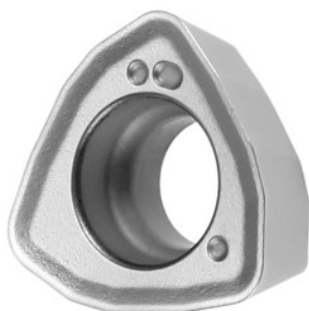


Garant
XOMT060310ZZER, HB4420, Tip: S


Date comandă

Numărul de comandă	212852 S
GTIN	4045197625731
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:

 Valori de referință pentru $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

 Rază de programare la $a_{p\max}$: 2 mm

 Avans f_z per dinte: 0,4 mm

Grosimea plăcuței S: 3.18 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,4 mm
Tip	S
Rază la colț	1 mm
Grosimea plăcuței S	3.18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XOMT060310ZZER
Categorie	HB4420
Materialul sculei	Carbura

Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,6 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Strat de acoperire	PVD
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Inconel	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		