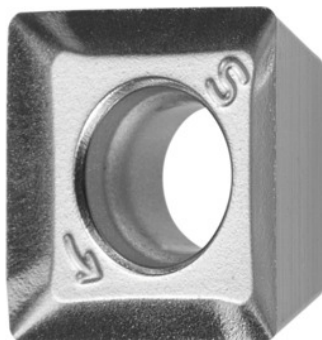


Garant**SOET 083604 PDER, HU7810, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Grosimea mărită a plăcuțelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere și minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,15 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,15 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOET 083604 PDER
Categorie	HU7810
Materialul sculei	Carbura

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	700 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	650 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		