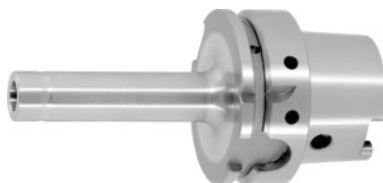


**Garant****Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă cilindrică, HSK-A 63,  
Filet M × lungime L1: M10X50****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 307042 M10X50 |
| GTIN               | 4045197706928 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

Formă constructivă cilindrică.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezei cu filet.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 301358, reducție Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

**Descriere tehnică**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Lungime utilă L <sub>1</sub> | 50 mm   |
| Lungime activă dimensiune A  | 76 mm   |
| Ø D <sub>2</sub>             | 18 mm   |
| Filet M                      | M10×50  |
| L <sub>2</sub>               | 5 mm    |
| Ø găurii D <sub>1</sub>      | 10,5 mm |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Suport                              | HSK-A 63  |
| Normă pentru suport                 | DIN 69893   |
| Normă pentru suport                 | ISO 12164-1   |
| Forma                               | A   |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>                          |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm  |
| Strategie de aşchiere               | HSC   |
| Tip produs                          | Portscula pentru freză cu<br>fixare pe filet și teșitoare |