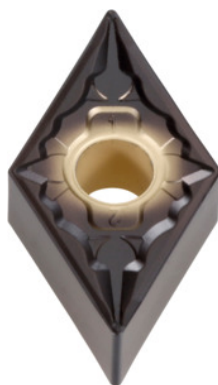


**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250660 HB7020
GTIN	4045197711014
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie