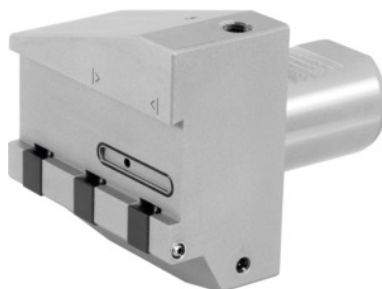


Garant

Držiak upichovacieho noža eco prevrátený s vnútorným prívodom chladiaceho média, Stopka Ø d1: 16mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319133 16
GTIN	4045197717214
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- So špeciálnou, nastaviteľnou guľovou striekacou dýzou pre optimálne chladenie čepele – nezávisle od hĺbky vpichu.
- Teplota na hlavnej, ako aj vedľajšej čepeli sa značne zníži a umožní výrazné zvýšenie rýchlosti rezania.
- Pevný držiak upichovacieho noža pre upichovacie planžety.
- Upnutie planžety pomocou upínacjej dosky.

Použitie:

Na použitie upichovacích planžiet rôznych výrobcov.

Upozornenie:

Uzatváracia skrutka pre guľovú striekaciu dýzu vrátane. Pri používaní konvenčných upichovacích planžiet sa uzatvorí bočný prenos chladiacej kvapaliny cez planžetu! Vhodné upínacie pazúry č. 279840 2 a vhodné skrutky č. 279815 14. Pozri zoznam náhradných dielov.

Technický opis

L ₂	42 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 16
L ₁	29 mm

pre výšku planžety	19 mm
Stopka $\varnothing d_1$	16 mm
Výška H_1	42 mm
Výška H_2	20 mm
Druh produktu	Držiak upichovacích planžiet VDI