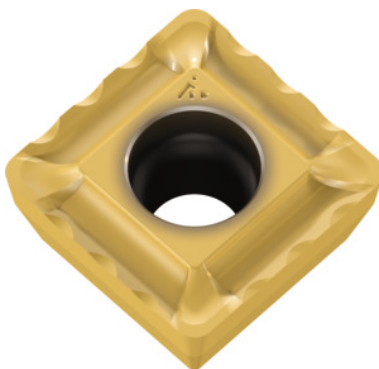


**Garant****SOGX 130511, HB6535, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234092 UNI
GTIN	4062406084349
Trieda položky	21E

## Popis

**Vhodné pre:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Odporúčanie::**

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

## Technický opis

Séria	Elektrická vrtáčka
Typ	UNI
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 130511
Typ	HB6535
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,09 - 0,2 mm/ot.

Druh produktu

Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	M
CuZn	podmienene vhodný	250	N
mokrú maximum	vhodný		