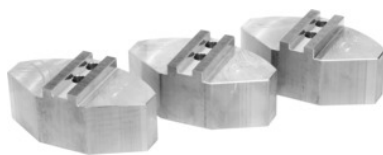


**Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Hliník, pre typ skľučovadla: 165****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313737 165
GTIN	2050001929730
Trieda položky	33T

**Popis****Prevedenie:**

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie.

**Použitie:**

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

**Vhodné pre:**

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhms a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

**Technický opis**

Šírka B	120 mm
Šírka drážky D	12 mm
Vzdialenosť otvorov b	20 mm
Dĺžka L	59,5 mm
Výška H	58 mm
pre typ skľučovadla	165 mm
Vzdialenosť otvorov a	25 mm

vhodné pre farebný kód

Schunk silové upínacie  
puzdro a čeľuste

Druh produktu

Čeľuste pre silové  
upínacie skľučovadlo