


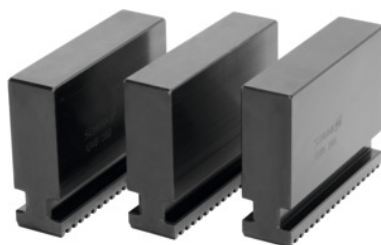

## Sada mäkkých čelustí 3-dielna rovné ozubenie, pre typ skľučovadla: 200



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313227 200
GTIN	2050001929204
Trieda položky	33T

### Popis

**Prevedenie:**

Ozubenie tvrdené a brúsené.

**Použitie:**

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

**Materiál:**

C45, zušľachtený

**Vhodné pre:**

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhu.

**Upozornenie:**

- **Dokúpené nastavbové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**
- **Pre prispôsobenie na sústružnicke skľučovadlo dbajte na zuby ozubeného kolesa.**

### Technický opis

Výška H	65 mm
---------	-------

pre typ skľučovadla	200 mm
Šírka B	22 mm
Dĺžka L	84 mm
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče