


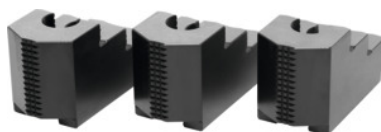

Sada nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313470 250
GTIN	2050001929648
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Kalené.

Použitie:

Na vonkajšie a vnútorné upnutie.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

Dokúpené nastavbové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.

Technický opis

Výška H	58 mm
Vzdialenosť otvorov a	34 mm
Dĺžka L	103,5 mm
Šírka drážky D	21 mm

Vzdialenosť otvorov b	25 mm
Šírka B	50 mm
pre typ skľučovadla	250 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo