


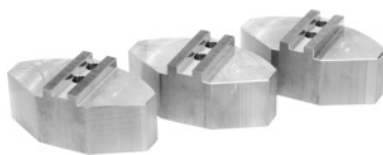

Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Hliník, pre typ skľučovadla: 210



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313737 210
GTIN	2050001929747
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie.

Použitie:

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhms a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

Technický opis

pre typ skľučovadla	210 mm
Vzdialenosť otvorov b	25 mm
Výška H	80 mm
Šírka drážky D	14 mm
Vzdialenosť otvorov a	35 mm
Šírka B	140 mm
Dĺžka L	72,5 mm

vhodné pre farebný kód

Schunk silové upínacie
puzdro a čeluste

Druh produktu

Čeluste pre silové
upínacie skľučovadlo