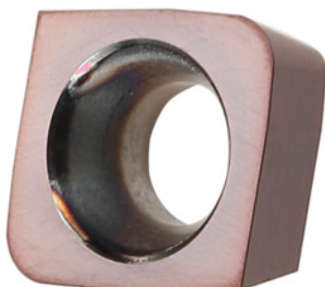


**Garant****CPHX 060210 ER, HB4015, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212554 ST1400
GTIN	4062406099169
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

- **Vymeniteľné otočné platničky s vylepšenou geometriou Wiper pre účinné obrábanie pri zápusťkovom kovaní a výrobe foriem.**
- **Mimoriadna úspora času vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.**
- **Otočné frézovacie platničky s radiálnou a axiálnou geometriou Wiper.**

Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 0,020$  mm.

### Odporúčanie::

Pre procesy čistého čelného frézovania znížte  $V_c$  o 30 %.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e=0,2$  mm.

$L_{wa}$  znázorňuje axiálnu dĺžku Wiper.

$L_{wr}$  znázorňuje radiálnu dĺžku Wiper.

## Technický opis

Typ	ST1400
Uhlový Polomer	1 mm
Hrúbka platne S	2.38 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CPHX 060210 ER
Typ	HB4015
Rezný materiál	HM
Dĺžka Wiper axiálna	1 mm
Dĺžka Wiper radiálna	1,5 mm
Polomer rezania $R_1$	1 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie