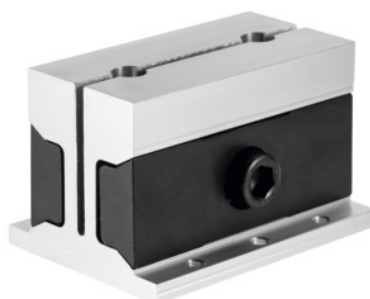


**Tvarový upínač, L × B1: 100X50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370089 100X50
GTIN	2050001962126
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

- Možnosť upnúť 2 obrobky.
- Maximálny upínací zdvih 0,5 mm.

Materiál:

Upínacie klíny zo zušľachtenej ocele.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho krúžku na obrábanie.

Technický opis

Šírka B	72 mm
Výška H	63 mm
Upínacia sila	5,5 kN
Ø D ₂	11,4 mm
Maximálny ťahovací moment	46 Nm
Maximálna hĺbka spracovania T	15 mm
Druh produktu	Klinový upínač

