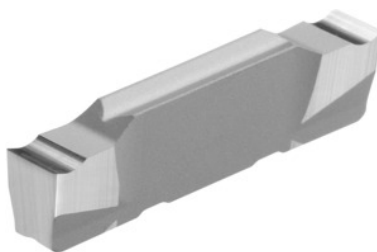


Garant**Upichovacia doštička ľavá 10°, HU7310, Šírka zápichu w: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273680 2,5
GTIN	4045197719119
Trieda položky	21L

Technický opis

Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Šírka zápichu w	2,5 mm
Posuv f	0,06 - 0,17 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	N
Ďalšie použitie	Ti
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU7310
Uhlový Polomer r	0,05 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	ľavé

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	350	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidel'ná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		