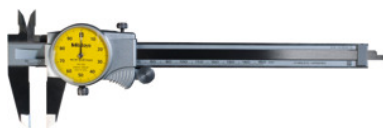


**Mitutoyo****Číselníkové posuvné meradlo, Typ: 150/01****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Matná pochrómovaná stupnica. S ochranou proti nárazom a chránenou ozubenou tyčou.

Precízny odchýlkomer s otočným ciferníkom s aretačnou maticou.

S hnacím kolieskom. Odcítanie 1 mm na lište, 1/100 mm na okrúhlom ciferníku.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

**Technický opis**

Odčítanie (okrúhly ciferník)	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Otáčanie ukazovateľa	1 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Kalibrácia	A1
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 6,2×2,2
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Číselníkové posuvné meradlo

### Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

### Príslušenstvo

Tabuľka pre posuvné meradlo	412180
Držiak hĺbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120