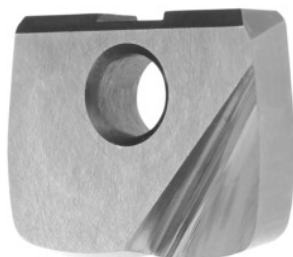


Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 25 mm tupá kónická, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212788 ALU
GTIN	4062406103316
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020. Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Typ	HU7810
Uhlový Polomer	4 mm
Rezný materiál	HM
Polomer Wiper axiálny	50 mm
Polomer Wiper radiálny	100 mm
Polomer rezania R_1	4 mm
Dĺžka britov L_c	12,5 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,24 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie