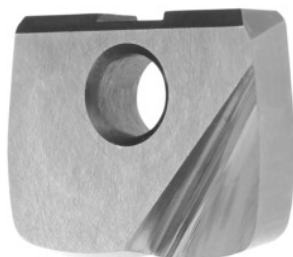


Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 20 mm tupá kónická, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020. Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Typ	HU7810
Uhlový Polomer	2 mm
Rezný materiál	HM
Polomer Wiper axiálny	40 mm
Polomer Wiper radiálny	80 mm
Polomer rezania R_1	2 mm
Dĺžka britov L_c	10 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,2 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie