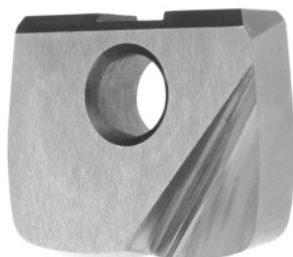


Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 32 mm tupá kónická, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212796 ALU
GTIN	4062406103347
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:****Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.****· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.****Technický opis**

Typ	HLINÍK
Typ	HU7810
Uhlový Polomer	4 mm
Rezný materiál	HM
Polomer Wiper axiálny	70 mm
Polomer Wiper radiálny	140 mm
Polomer rezania R_1	4 mm
Dĺžka britov L_c	16 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,3 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie