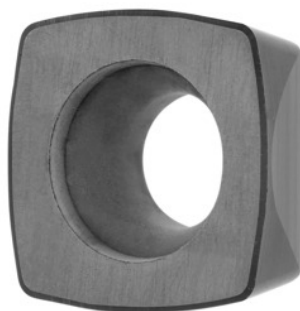


**Garant****XDLW 09T308 TN, KU7710, Typ: GGG**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Trieda položky	21H

## Popis

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

Utiahnite upínaciu skrutku č. 219933 maximálne s 2,2 Nm!

## Technický opis

Typ	GGG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW 09T308 TN
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,99 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	KU7710
Rezný materiál	Keramika
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	0,8 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,43 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG(G)	vhodný	600	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		