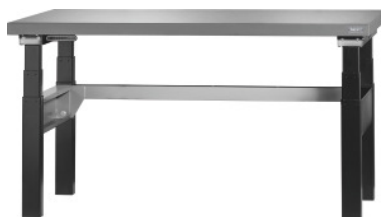


Garant**Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Nosnosť max. 250/200 kg tmavá doska Eluplan, Typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 920301 1500 |
| GTIN | 4062406119782 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnym vystužením na boku a vzadu na stabilitu. Doska s hrúbkou 50 mm z Eluplan, tmavý. Pracovný stôl **bez** nožníc na plech, bez možnosti usporiadania radov.

Povrchová úprava farby:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne vystuženie v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Odporúčanie:

Ľahké montážne práce v sede a stojí.

Upozornenie:

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné diely príslušne znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Technický opis

| | |
|-------------------------|---------------|
| maximálna nosnosť | 250 kg |
| Hĺbka | 750 mm |
| Hmotnosť | 101 kg |
| Materiál pracovná doska | Eluplan tmavý |

| | |
|--|---------------|
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm |
| Dĺžka pracovnej dosky | 1500 mm |
| Nosnosť pri trvalom zaťažení | 250 kg |
| Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou | áno |
| Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 610 - 1200 mm |
| Šírka | 1500 mm |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm |
| ComfortClose | nie |
| Rýchlosť zdvihu | 38 mm/s |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 250 kg |
| Typ zástrčky Vstup | F |
| Menovité napätie | 250 V |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický |
| Hrúbka platne | 50 mm |
| Druh produktu | Pracovný stôl |