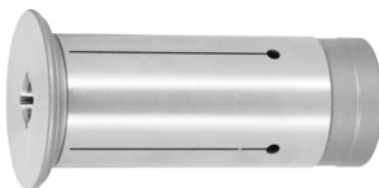


Garant**Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302155 10
GTIN	4045197732682
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:****S drážkami na chladiaci kanál.****Použitie:**

- Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).
- Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).
- Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

Vhodné pre:

Hydraulické skľučovadlo s upínaním Ø 20 mm.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	10 mm
Ø D	20 mm
Atribút Názov produktu	Ø 20 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 μm
Druh produktu	Redukčné púzdro

