




Upínka Pitbull Nôž, Závit M: M10

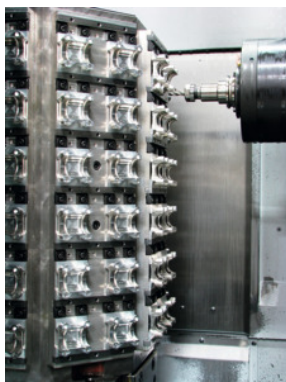

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370025 M10
GTIN	4046368563708
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- **Upínací prvok vrátane skrutky s vnútorným šesťhranom DIN912 s olejovzdorným O-kružkom.**
- **Bezpečné a presné upínanie.**
- **Malé konštrukčné rozmery, preto málo rušivých kontúr.**

Upínacia ostrá hrana na polotovary.

Použitie:

Ideálne na viacnásobné upínanie.

Technický opis

H ₁	11,4 mm
Materiál	Ocel
H	18,03 mm
B _{H9}	25,4 mm
Upínacia sila	26 kN

Upínacia dráha	1,7 mm
Upínacia šírka	25,4 mm
Závit M	M10
B ₁	10,2 mm
Výška H ₂	6,3 mm
maximálny ťahovací moment	40 Nm
Druh produktu	Upínací systém prípravku