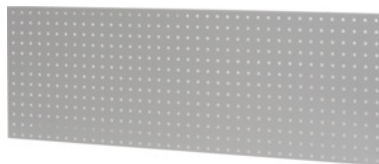


Garant GRIDLINE

Dierovaná stena ESD dvojstranná, vhodné pre typ: 1500**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972101 1500
GTIN	4062406167417
Trieda položky	9GW

Popis**Prevedenie:**

Z pevného skladaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie náradia. Dierovaná stena v **obojustrannom vyhotovení** sa môže umiestniť na obidve strany **nezávisle od seba**. Dierované steny z ocelového plechu 9×9 mm v rasti 37 mm na uloženie príslušenstva pre dierované steny zo skupiny 95.

Vhodné pre:

Na **zaskrutkovanie** medzi nosné stĺpy a vozík na materiál.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Technický opis

Dierovaná stena Prevedenie	obojustranná
Hĺbka	25 mm
Hmotnosť	18 kg
Nosnosť	100 kg
Šírka	1420 mm
Výška	481 mm
Hrúbka materiálu	1 mm

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Dierovaná stena