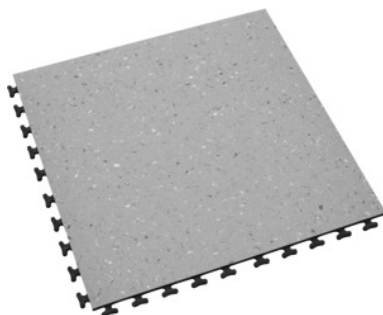


**Podlahová doska ESD, Farba: DARKGREY****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Trieda položky	98E

**Popis****Prevedenie:**

PVC dosky s vždy 2 stranami pozitívneho a 2 stranami negatívneho ozubenia. Zvodový odpor cca  $10^6 \Omega$ . Hladký povrch a zvodová výstuha s voštinovou štruktúrou.

**Vhodné na priemyselné vozíky, vidlicové vozíky a vidlicové vozíky:** do celkovej hmotnosti 2,5 t s tvrdými pneumatikami, do 5 t s nafukovacími pneumatikami. Statické: 50 kg/cm<sup>2</sup>.

Špeciálny dizajn podlahových dosiek umožňuje rýchle polozenie veľkých plôch nevodivej priemyselnej podlahy. Možno ich použiť na všetky tvrdé podklady (podklady by mali byť len relatívne rovné, možné sú opotrebované a vlhké podlahy) a kobercové podlahy s minimálnou alebo žiadnou prípravou. Tmavosivá mramorovaná.

**Upozornenie:**

Uzemnenie podlahovej krytiny cez medený kábel č. 972591 a uzemňovaciu súpravu č. 972590. Objednajte samostatne. Uzemnenie musí vykonať odborník.

**Technický opis**

Hrúbka	10,5 mm
Hmotnosť	4,5 kg
Materiál	PVC
Zvodový odpor	$10^6 \Omega$

Povrch	hladká
Šírka	60,8 cm
Farba	tmavosivá mramorovaná
Vybavenie ESD	áno
Dĺžka	60,8 cm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Podlahová rohož ESD