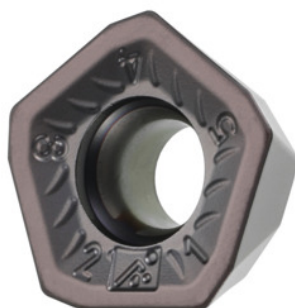


Garant**POMX 0704ZESR R, HB9715, Typ: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213131 HART
GTIN	4045197743244
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Dĺžka rovnej reznej hrany: 1,5 mm pre vysokú kvalitu povrchu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 1,4$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,5 mm
Typ	TVRDÁ
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3,61 mm
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 0704ZESR R
Typ	HB9715
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 55 HRC	vhodný	50	H
Ocel' < 60 HRC	vhodný	40	H
Ocel' < 65 HRC	vhodný	35	H
Ocel' < 67 HRC	vhodný	30	H
GG(G)	vhodný	300	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		