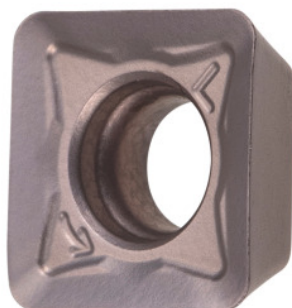


**Garant****SOMT 083608 PDER, HB8630, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214937 INOX
GTIN	4045197747884
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	INOX
Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne E	3,6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 083608 PDER
Typ	HB8630
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		