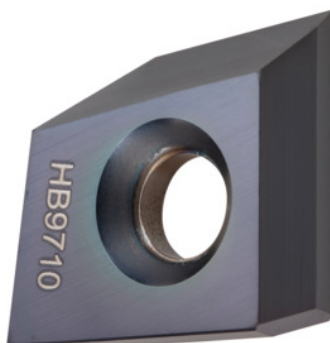


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Typ: GG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214547 GG
GTIN	4045197762108
Trieda položky	21B

Popis

Použitie:

Na povrchy s hĺbkou drsnosti pod $R_z 3 \mu\text{m}$. Len suché obrábanie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	GG
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BGHX 15L5 PCTR
Typ	HB9710
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	220	K
suché	vhodný		