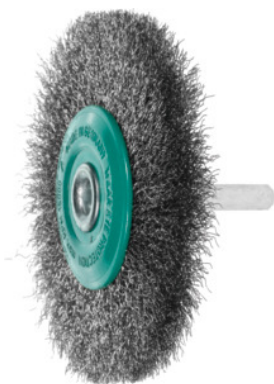


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1:  
80X12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574250 80X12
GTIN	4017359080016
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

Hrúbka štetín	0,2 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	80 mm
Šírka kefy	12 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	20 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Šírka orezania L <sub>1</sub>	9 mm

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa