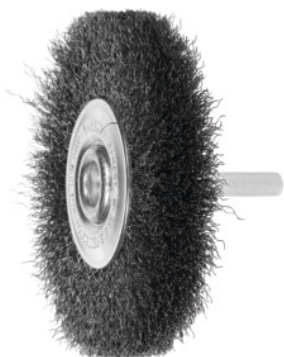


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1:
80X18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574100 80X18
GTIN	4017359015810
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Ø kefy D ₁	80 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Dĺžka orezania H ₁	20 mm
Šírka orezania L ₁	13 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt

Zapletanie

zvlnené

Druh produktu

Okrúhla kefa