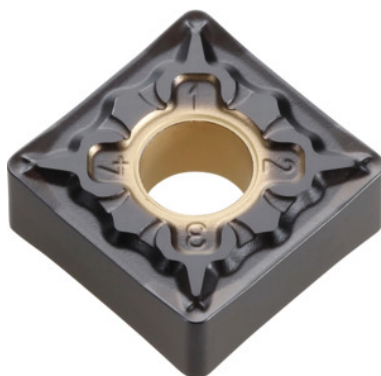


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač triesok	SS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie