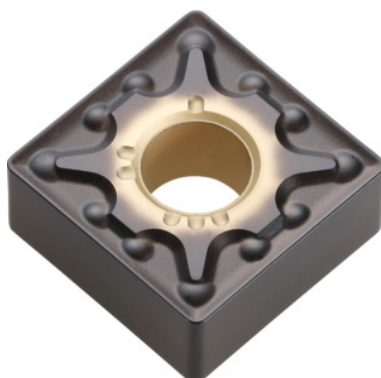


**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie