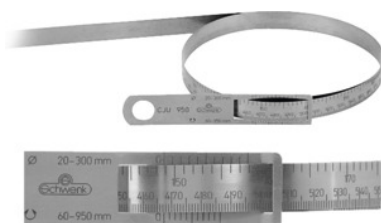


**Ocelová páska na meranie obvodu a Ø, maximálny merací rozsah: 5980mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	465680 5980
GTIN	2050001951465
Trieda položky	46R

**Popis****Prevedenie:**

Ocelový zvinovací meter **CJU** na meranie vonkajšieho priemeru a Ø na okrúhlom telese. Pružinová pásová oceľ je na prednej strane laserovo odstupňovaná s 2 členeniami pre obvod a Ø. Odstup dielikov stupnice 1 mm. **Odčítanie nóniusa 0,1 mm.** Medze presnosti stupnice podľa DIN 866.

**Upozornenie:**

Zvinovacie metre C s odčítaním 0,05mm a zvinovacie metre s čiernym vrstvením na vyžiadanie. Stacionárna verzia CJU na požiadanie.

**Technický opis**

Rozsah merania pre obvod	4710 - 5980 mm
Odčítanie	0,1 mm
Rozsah merania pre Ø	1500 - 1900 mm
Šírka pásu	16 mm
Šírka pásu	0,2 mm
Kalibrácia	G2
Druh produktu	Meracie pásmo

## Služby

KalibráciaObvodové meracie pásma maximálna dĺžka  
6000

026280 6000