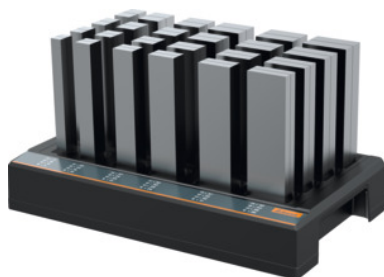


Garant**Súprava paralelných podložiek, Dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366702 200
GTIN	4045197799302
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

GARANT – **Precízne vyhotovenie.** Tolerancia párovania $\leq 0,004$ mm, tolerancia šírky/výšky $\leq 0,007$ mm, extrémne presná rovnosť a uhlovosť. Podklady uchovávané v špeciálnych plastových stojanoch. Tvrdosť: 60 HRC.

Jemne brúsené v pároch.**Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Obsah:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Upozornenie:

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.

Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov. 1 mm stúpajúce, dosiahnuteľné sú všetky rozmery (okrem 9 mm).

Technický opis

Dĺžka	200 mm
-------	--------

Počet líšt	24 Pár
Popis tvaru	rovná
Popis tvaru	paralelná
Popis tvaru	pravouhlá
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 14X27	366726 14X27
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 12X40	366726 12X40
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 12X35	366726 12X35
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 8X31	366726 8X31
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 8X11	366726 8X11
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 12X15	366726 12X15
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 10X33	366726 10X33
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 10X38	366726 10X38
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 8X26	366726 8X26
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 10X13	366726 10X13
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 8X16	366726 8X16
Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200 Šírka × výška 10X23	366726 10X23
	366726 8X21

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 8X21

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 14X22

366726 14X22

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 14X32

366726 14X32

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 10X18

366726 10X18

Plastový stojan pre paralelné podložky Typ 125-200

366701 125-200

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 10X28

366726 10X28

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 12X25

366726 12X25

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 8X36

366726 8X36

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 14X42

366726 14X42

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 14X37

366726 14X37

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 12X20

366726 12X20

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 14X17

366726 14X17

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702 veľ. 200
Šírka × výška 12X30

366726 12X30