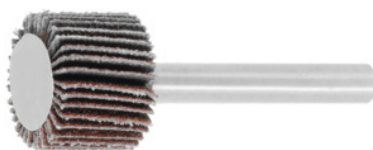


HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrnitosť 80, Ø hlavy×šírka hlavy: 20X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554200 20X15
GTIN	4045197803290
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely posypané **normálnym korundom (A)**.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Technický opis

Ø hlavy	20 mm
Ø stopky	6 mm
maximálne otáčky	38200 min ⁻¹
Zrnitosť	80
Šírka hlavy	15 mm
odporúčané otáčky	20000 min ⁻¹
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 80
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		