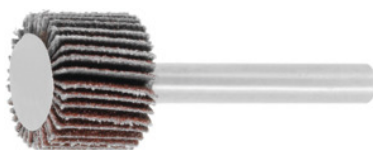


HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrnitosť 150, Ø hlavy×šírka hlavy: 20X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554400 20X15 |
| GTIN | 4045197803382 |
| Trieda položky | 52E |

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely posypané **normálnym korundom (A)**.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Technický opis

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Ø hlavy | 20 mm |
| Šírka hlavy | 15 mm |
| Zrnitosť | 150 |
| odporúčané otáčky | 20000 min ⁻¹ |
| Ø stopky | 6 mm |
| maximálne otáčky | 38200 min ⁻¹ |
| Brusivo | korundové brúsne zrno (A) |
| Skratka pre brusivo | A |
| Atribút Názov produktu | Zrnitosť 150 |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |