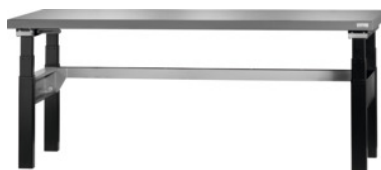


Garant**Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Doska Eluplan tmavá, Typ: 2000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920327 2000
GTIN	4062406229047
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Elektricky výškovo nastaviteľný pracovný stôl na ľahké montážne práce v sede a v stojí. Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnymi výstuhami po stranách a vzadu na stabilizáciu. Doska s hrúbkou 50 mm. Na inštaláciu radov sú potrebné dodatočné strižné dosky.

Zvláštne príslušenstvo:

Perforované dosky č. 920360 a 920365, strižné dosky č. 920356 a 920357. Objednajte samostatne.

Povrchová úprava farby:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne výstupy v antracitovej farbe RAL 7016,

prášková povrchová úprava.**Upozornenie:**

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné zariadenia zodpovedajúcim spôsobom znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Technický opis

Hĺbka	800 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Hĺbka pracovnej dosky	800 mm
Hmotnosť	95 kg
Nosnosť pri trvalom zaťažení	200 kg

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Šírka	2000 mm
Rýchlosť zdvihu	35 mm/s
maximálna nosnosť	200 kg
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	610 - 1200 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	200 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Druh produktu	Pracovný stôl