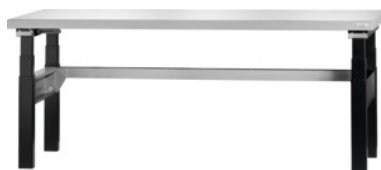


**Garant****Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Doska Eterlux, Typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920338 1500
GTIN	4062406229139
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Elektricky výškovo nastaviteľný pracovný stôl na ľahké montážne práce v sede a v stoji. Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnymi výstuhami po stranách a vzadu na stabilizáciu. Doska s hrúbkou 50 mm. Na inštaláciu radov sú potrebné dodatočné strižné dosky.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Perforované dosky č. 920360 a 920365, strižné dosky č. 920356 a 920357. Objednajte samostatne.

**Povrchová úprava farby:**

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne výstuhy v antracitovej farbe RAL 7016,

**prášková povrchová úprava.****Upozornenie:**

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné zariadenia zodpovedajúcim spôsobom znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

**Technický opis**

Hmotnosť	82 kg
Hĺbka	800 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Šírka	1500 mm
maximálna nosnosť	350 kg

Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	610 - 1200 mm
Hĺbka pracovnej dosky	800 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Nosnosť pri trvalom zaťažení	350 kg
Rýchlosť zdvihu	22 mm/s
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	350 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Druh produktu	Pracovný stôl