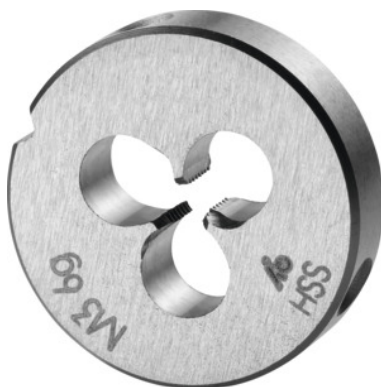


**HOLEX****Závitové očká 6g, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140330 M3
GTIN	4062406233167
Trieda položky	12K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.  $\geq$  M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Technický opis**

Vonkajší Ø	20 mm
Stúpanie	0,5 mm
Veľkosť závitú	M3
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Výška	5 mm
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		