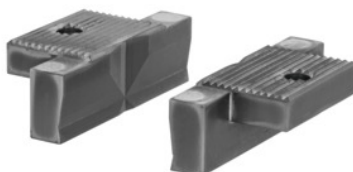


Garant**Nadstavbové čeluste pre uchopovače tyčí, Rozsah upínania: 8-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319718 8-20
GTIN	4062406239176
Trieda položky	31V

Popis**Vhodné pre:**

Tyčové chápadlo č. 319711.

Upozornenie:

Štandardné zúbkovanie čelustí 1/16 palca × 90°.

Technický opis

Šírka B	46 mm
Dĺžka L	19,5 mm
Výška H	14,75 mm
Druh produktu	Nadstavbové čeluste

Príslušenstvo

Poťahovák tyčí Maximálny Ø obrobku 65	319711 65
---------------------------------------	-----------