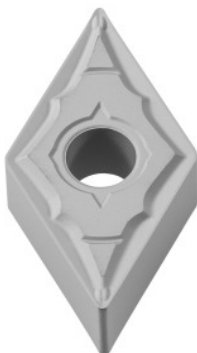


HOLEX**DNMG 110404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Trieda položky	22D

Technický opis

Lamač triesok	PF
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HBT020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Hlavné použitie	P

Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie