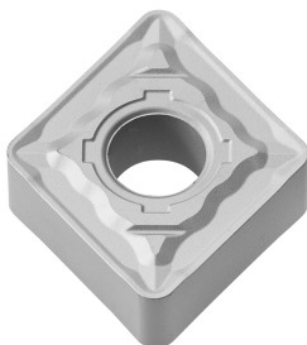


**CNMG 160608, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Trieda položky	22D

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HBT020
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PR
Povrchová úprava	TiCN
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hĺbka rezu a_p	1,8 - 6 mm

Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie