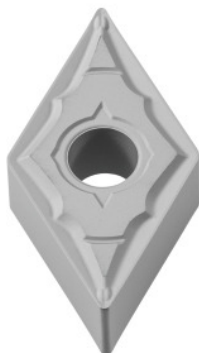


**DNMG 150604, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Lamač triesok	PF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie