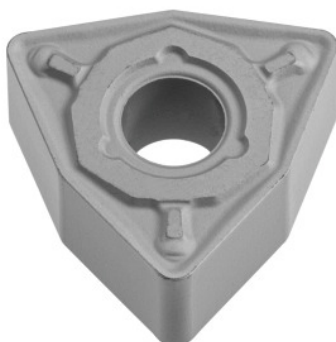


**WNMG 080404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Trieda položky	22D

**Popis****Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Lamač triesok	PM
Uhlový Polomer	0,4 mm

Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie