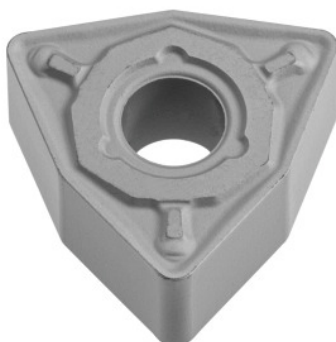


**WNMG 080408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Trieda položky	22D

Popis**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Lamač triesok	PM
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HBT020
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie