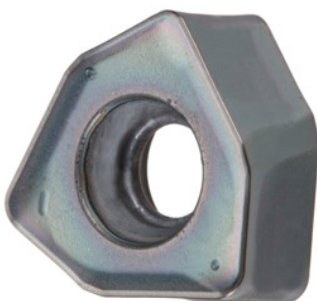


Garant**XOMU094812ZZER, HB4020, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213024 ST900
GTIN	4062406266554
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných platničiek vďaka **obojsstranným** otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). **Výkonné** rezné materiály pre mimoriadne vysokú **hospodárnosť**.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p,max}$

Technický opis

Typ	ST900
Posuv f_z na zub	1,1 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMU094812ZZER
Typ	HB4020
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,2 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,5 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	2 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	AlTiCrN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	330	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	240	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		