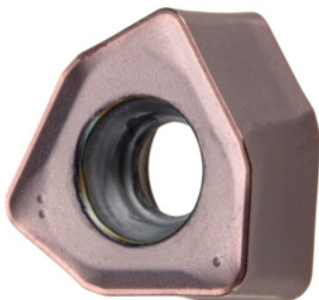


**Garant****XOMU094812ZZER, HB4715, Typ: HART**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213028 HART
GTIN	4062406266578
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

**Inovatívny** koncept otočných rezných platničiek vďaka **obojustranným** otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). **Výkonné** rezné materiály pre mimoriadne vysokú **hospodárnosť**.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

## Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,8 mm
Typ	TVRDÁ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMU094812ZZER
Typ	HB4715
Rezný materiál	HM

odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,6 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,5 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	2 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	AlTiN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 50 HRC	vhodný	110	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	80	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		