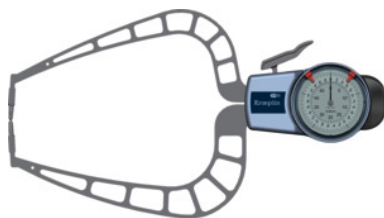


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Hrúbkomer s úchýlkomerom, Rozsah merania: 0-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Trieda položky	46Q

**Popis****Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Na rýchle meranie vonkajších drážok, hrúbok stien, plechov, stien trubiek, fólií atď.

**Technický opis**

maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	167 mm
Rozsah merania	0 - 50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Odčítanie	0,05 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	3 mm
Ø odchýlkomera	66 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65

Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

**Služby**

Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S