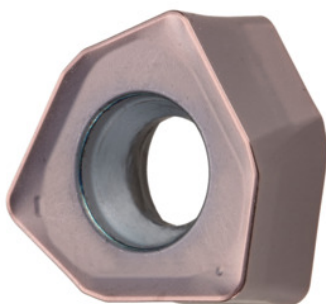


**Garant****XOMU146715ZZER, HB415, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213050 UNI
GTIN	4062406267162
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

**Inovatívny** koncept otočných rezných platničiek vďaka **obojustranným** otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). **Výkonné** rezné materiály pre mimoriadne vysokú **hospodárnosť**.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

## Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XOMU146715ZZER
Typ	HB415
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,3 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	3 mm

Programovací polomer pri $a_{p, max}$	3 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Povrchová úprava	AlTiN
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		