


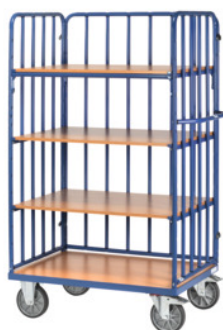

Etážový vozík s 3-strannými rúrkovými vzperami a 4 úložnými plochami, Typ: 8313-1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Trieda položky	96F

Popis

Prevedenie:

Zváraná ocelová rúra a profilová oceľ, čelné steny s vertikálnymi rúrkovými vzperami s rozstupom 130 mm. Jedna pozdĺžna stena s rúrkovými vzperami na zavesenie. Platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hmotnosť	114 kg
----------	--------

Nosnosť celkovo	600 kg
Ø kolesa	200 mm
Šírka	1369 mm
Výška	1800 mm
Výška ložnej plochy 2	669 mm
Nosnosť na policu	90 kg
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Výška ložnej plochy 1	269 mm
Hĺbka	830 mm
Výška ložnej plochy 3	1069 mm
Výška ložnej plochy 4	1469 mm
Šírka nakladacej plochy	1200 mm
Prestavenie výšky v mriežke	100 mm
Druh produktu	Etážový vozík