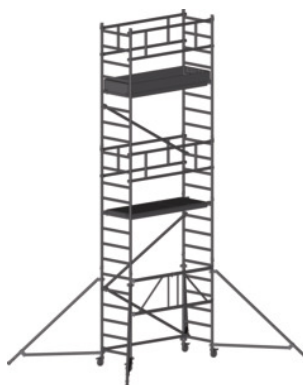


**Skladacie lešenie, normálne vyhotovenie, Výška platformy: 4550****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966311 4550
GTIN	4003866535156
Trieda položky	96Z

Popis**Prevedenie:**

Sklápacie lešenie s jednoduchým ovládaním sklápacieho rámu jednou rukou a s robustným aretačným tlačidlom: Zaistenie a uvoľnenie iba jedným stlačením. Patentovaný celok ochranných okopových líšt. Zásuvné vedenie s ľahkým chodom z tvrdej umelej hmoty: Žiadne spriechenie pri spájaní zásuvných rámov. Šírka lešenia: 0,72 m; dĺžka lešenia: 1,8 m. Vratane otočných kolies so zaistovacou brzdou Ø 125 mm. Možnosť výstavby do pracovnej výšky max. 7,65 m.

Norma:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Technický opis

Hmotnosť	111,2 kg
Výška lešenia	5,65 m
Pracovná výška cca.	6,55 m
Stúpacia technika Nosnosť	200 kg
Druh produktu	Lešenie

